


Magnetspule

VACC-S18-70-K5-3-U2D

Teilenummer: 3546949

FESTO

für Ankersystem F10, Kabelverschraubung NPT, 230 V DC, druckfeste Kapselung.

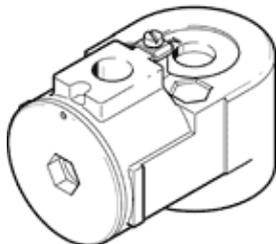

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|---|
| Betätigungsart | elektrisch |
| Einbaulage | beliebig |
| Schaltstellungsanzeige | nein |
| Einschaltdauer | 100 % |
| Isolierstoffklasse | H |
| Spulenkennwerte | 220 V DC: 7 W |
| Zulässige Spannungsschwankungen | -15 % / +10 % |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach EU-Niederspannungs-Richtlinie |
| Ex-Schutz Zulassung außerhalb der EU | Class I, Div. 2 (CA) Class I, Div. 2 (US) |
| Ex-Umgebungstemperatur | T4A, 120°C: -25°C ≤ Ta ≤ +80°C |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-Zone III |
| Schutzart | IP65 |
| Produktgewicht | 1.700 g |
| Elektrischer Anschluss | Klemmenkasten, Kabeleinführungsgewinde NPT1/2 |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Magnetspule | Aluminium-Knetlegierung Grauguss |