

 

Nahrungsschalter SMT0-6-PS-S-LED-24

Teilenummer: 35573

FESTO

mit Leuchtdiode und integrierter Schutzbeschaltung ohne Befestigungsbausatz.

Auslauftyp. Lieferbar bis 2012.

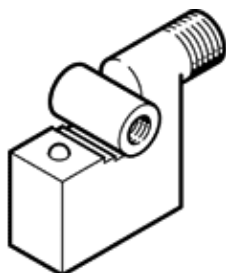

Datenblatt

Merkmal	Wert
Bauform	Blockbauweise
Zulassung	C-Tick
CE-Zeichen (siehe Konformitatserklrung)	nach EU-EMV-Richtlinie
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei
Messprinzip	magnetinduktiv
Umgebungstemperatur	-25 ... 70 °C
Schaltausgang	PNP
Schaltelementfunktion	Schlieer
Reproduzierbarkeit des Schaltwertes	+/- 0,1 mm
Einschaltzeit	≤ 1 ms
Ausschaltzeit	≤ 1 ms
Max. Ausgangsstrom	200 mA
Max. Schaltleistung DC	6 W
Spannungsfall	< 3 V
Reststrom	≤ 0,01 mA
Kurzschlussfestigkeit	taktend
berlastfestigkeit	vorhanden
Betriebsspannungsbereich DC	10 ... 30 V
Verpolungsschutz	fr alle elektrischen Anschlsse
Elektrischer Anschluss	Stecker M12x1 3-polig
Abgangsrichtung Anschluss	quer
Max. Anziehdrehmoment Stecker	0,5 Nm
Befestigungsart	mit Zubehr
Produktgewicht	36 g
Werkstoffinformation Gehuse	PA-GF PUR Zink-Druckguss
Schaltzustandsanzeige	LED gelb
Schutzart	IP67