 



Einschaltventil HE-1/4-DB-MINI

Teilenummer: 3563687
Auslaufprodukt

FESTO

Auslauftyp. Lieferbar bis 2024. Alternativprodukt siehe Support Portal.

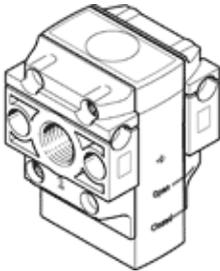

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baureihe	DB
Baugröße	Mini
Rastermaß	44 mm
Konstruktiver Aufbau	Einschaltventil
Betätigungsart	manuell
Dichtprinzip	weich
Abluftfunktion	nicht drosselbar
Betätigungssicherung	Bügelschloss (optional)
Handhilfsbetätigung	keine
Steuerart	direkt
Ventilfunktion	3/2 bistabil
Betriebsdruck Mpa	0 ... 1 MPa
Betriebsdruck	0 ... 10 bar
C-Wert	6,3 l/sbar
b-Wert	0,8
Normalnenndurchfluss	2.300 l/min
Normalnenndurchfluss 2-3	700 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inerte Gase
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb nicht möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoffhinweis	RoHS konform
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumstemperatur	-5 ... 50 °C
Umgebungstemperatur	-5 ... 50 °C
Befestigungsart	Leitungseinbau mit Durchgangsbohrung
Produktgewicht	66 g
Pneumatischer Anschluss 1	G1/4
Pneumatischer Anschluss 2	G1/4
Luftreinheitsklasse am Ausgang	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inerte Gase
Werkstoff Kolbenschieber	POM
Werkstoff Dichtungen	FPM
Werkstoff Gehäuse	PA-verstärkt