


# Schlauchtülle

## N-1/8-P-6

Teilenummer: 3605

FESTO

mit Dichtring.

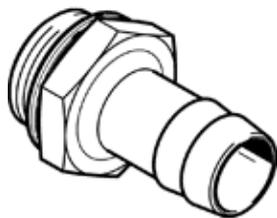

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	4,5 mm
Dichtungsart am Einschraubzapfen	Dichtring
Einbaulage	beliebig
Bauform	Gerade Form
Gebindegröße	10
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,95 ... 16 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Max. Anziehdrehmoment	5 Nm
Produktgewicht	3,33 g
Pneumatischer Anschluss 1	Außengewinde G1/8
Pneumatischer Anschluss 2	für Schlauch Innendurchmesser 6 mm
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	Aluminium, eloxiert