


Schlauchtülle

N-3/8-P-6

Teilenummer: 3608

FESTO

mit Dichtring.

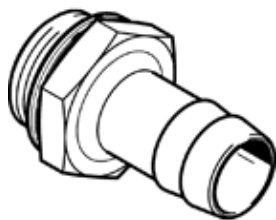

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|--|
| Nennweite | 4,5 mm |
| Dichtungsart am Einschraubzapfen | Dichtring |
| Einbaulage | beliebig |
| Bauform | Gerade Form |
| Gebindegröße | 1 |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich | -0,95 ... 16 bar |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-:] |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Umgebungstemperatur | -10 ... 60 °C |
| Max. Anziehdrehmoment | 15 Nm |
| Produktgewicht | 9 g |
| Pneumatischer Anschluss 1 | Außengewinde G3/8 |
| Pneumatischer Anschluss 2 | für Schlauch Innendurchmesser 6 mm |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Gehäuse | Aluminium, eloxiert |