


# Saugnapf VAS-40-1/4-PUR

Teilenummer: 36138

FESTO

mit Dichtring OL.

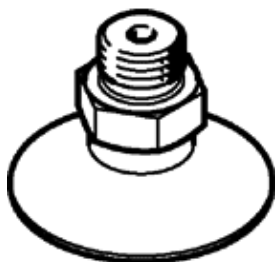

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	4 mm
Sauger-Durchmesser	40 mm
Wirksamer Saugdurchmesser	32 mm
Konstruktiver Aufbau	Vakuumschlus oben rund, Standard
Betriebsmedium	atmosphärische Luft
Umgebungstemperatur	-20 ... 60 °C
Abreißkraft bei 70 % Vakuum	56 N
Befestigungsgewinde	G1/4
Saugerbefestigung	G 1/4
Vakuumschlus	G1/4
Shore-Härte	62
Werkstoffinformation Einschraubzapfen	Zink-Druckguss
Werkstoffinformation Sauger	TPE-U(PU)