 



Balgzylinder EB-145-60

Teilenummer: 36486

FESTO

wartungsfrei, kein Stick-Slip-Effekt.

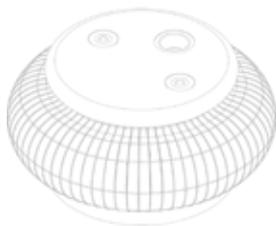

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	145
Erforderlicher Einbau-Durchmesser	160 mm
Hub	60 mm
Max. Höhe ausgefahren	110 mm
Max. Kippwinkel	20 deg
Max. Versatz	10 mm
Min. Einbauhöhe	50 mm
Funktionsweise	einfachwirkend
Betriebsdruck	0 ... 8 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:~:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb nicht möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-40 ... 70 °C
Rückstellkraft	120 N
Produktgewicht	900 g
Befestigungsart	mit Innengewinde
Pneumatischer Anschluss	G1/8
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Balg	NR/BR
Werkstoff Gehäuse	Stahl verzinkt