


# Balgzylinder EB-250-85

Teilenummer: 36489

FESTO

wartungsfrei, kein Stick-Slip-Effekt.

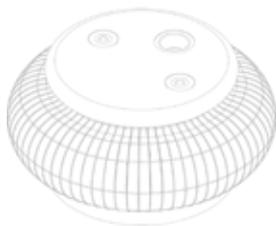

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	250
Erforderlicher Einbau-Durchmesser	265 mm
Hub	85 mm
Max. Höhe ausgefahren	140 mm
Max. Kippwinkel	20 deg
Max. Versatz	10 mm
Min. Einbauhöhe	51 mm
Funktionsweise	einfachwirkend
Betriebsdruck	0 ... 8 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:~:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb nicht möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-40 ... 70 °C
Rückstellkraft	200 N
Produktgewicht	2.300 g
Befestigungsart	mit Innengewinde
Pneumatischer Anschluss	G3/4
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Balg	NR/BR
Werkstoff Gehäuse	Stahl verzinkt