


# Drossel-Rückschlagventil GR-1/2

Teilenummer: 3720

FESTO

Einstellbare Durchflussmenge in einer Durchflussrichtung.

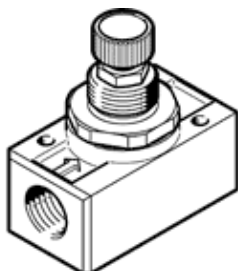

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	Drossel-Rückschlagfunktion
Pneumatischer Anschluss 1	G1/2
Pneumatischer Anschluss 2	G1/2
Einstellelement	Rändelschraube
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung	1.620 l/min
Normalnenndurchfluss in Rückschlagrichtung	2760 l/min
Betriebsdruck	0,1 ... 10 bar
Umgebungstemperatur	-20 ... 75 °C
Werkstoff Gehäuse	Zink-Druckguss
Einbaulage	beliebig
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:::]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumstemperatur	-20 ... 75 °C
Produktgewicht	517 g
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Regulierschraube	Messing