


# Kupplungsdose KD5-1/2-I

Teilenummer: 4088  
Auslaufprodukt

FESTO

[selbstabstellend.](#)

Auslaufotyp. Lieferbar bis 2019. Alternativprodukt siehe Support Portal.

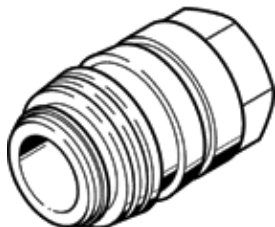

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	13 mm
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	0 ... 12 bar
Normalnenndurchfluss	1,872 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Nenn-Anziehdrehmoment	32,5 Nm
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment	± 20 %
Produktgewicht	413 g
Pneumatischer Anschluss 1	Innengewinde G1/2