


Druckanzeige OH-22-RT

Teilenummer: 4131

FESTO

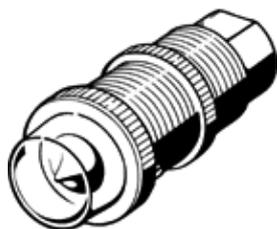

Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Betriebsdruck	1,4 ... 8 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumstemperatur	-10 ... 45 °C
Umgebungstemperatur	-10 ... 45 °C
Produktgewicht	25 g
Befestigungsart	Schalttafeleinbau in Durchmesser 22,5
Pneumatischer Anschluss	G1/8
Werkstoffhinweis	RoHS konform