


# T-Schnellverschraubung TCK-M5-PK-3

Teilenummer: 4484

FESTO

schwenkbar mit zwei Dichtringen.

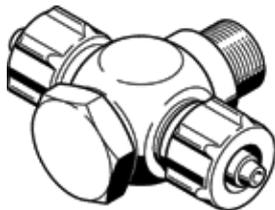

## Datenblatt

Merkmale	Wert
Nennweite	2 mm
Dichtungsart am Einschraubzapfen	Dichtring
Einbaulage	beliebig
Bauform	T-Form
Gebindegröße	10
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,095 ... 1 MPa -0,95 ... 10 bar -13,775 ... 145 psi
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Nenn-Anziehdrehmoment	1,33 Nm
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment	± 20 %
Pneumatischer Anschluss 1	Außengewinde M5
Pneumatischer Anschluss 2	für Schlauch Außendurchmesser 4 mm für Stecknippel Innendurchmesser 3 mm mit Mutter
Werkstoff Überwurfmutter	Alu-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtring	NBR hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Gehäuse	Zink-Druckguss
Werkstoff Hohlschraube	Stahl, verzinkt
Werkstoff Schwenkanschluss	Zink-Druckguss