


T-Schnellverschraubung TCK-1/4-PK-4

Teilenummer: 4487

FESTO

schwenkbar mit zwei Dichtringen.

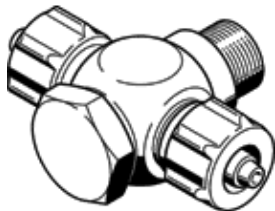

Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	2,9 mm
Dichtungsart am Einschraubzapfen	Dichtring
Einbaulage	beliebig
Bauform	T-Form
Gebindegröße	10
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,095 ... 1 MPa -0,95 ... 10 bar -13,775 ... 145 psi
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Nenn-Anziehdrehmoment	11 Nm
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment	± 10 %
Pneumatischer Anschluss 1	Außengewinde G1/4
Pneumatischer Anschluss 2	für Schlauch Außendurchmesser 6 mm für Stecknippel Innendurchmesser 4 mm mit Mutter
Werkstoff Überwurfmutter	Alu-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtring	PA-verstärkt TPE-U(PU)
Werkstoff Gehäuse	Zink-Druckguss
Werkstoff Hohlschraube	Alu-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Schwenkanschluss	Zink-Druckguss