


Verteilerblock FR-12-M5

Teilenummer: 4525

FESTO

zur Druckluftverteilung.

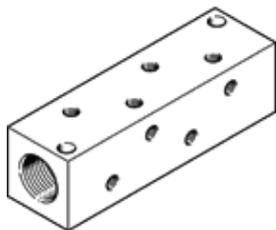

Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	4,1 mm
Einbaulage	beliebig
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	0 ... 16 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Nenn-Anziehdrehmoment	3,5 Nm
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment	± 20 %
Produktgewicht	40 g
Anzahl Abgänge	12
Anzahl Zuleitungen	1
Pneumatischer Anschluss 1	Innengewinde G1/8
Pneumatischer Anschluss 2	Innengewinde M5
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	Aluminium eloxiert