 



# Kipphebelventil H-5/3-1/4

Teilenummer: 4577

FESTO

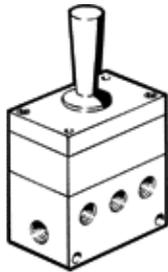

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	5/3 geschlossen
Betätigungsart	manuell
Normalnennendurchfluss	680 l/min
Betriebsdruck Mpa	0,2 ... 1 MPa
Betriebsdruck	2 ... 10 bar
Rückstellart	mechanische Feder
Nennweite	7 mm
Dichtprinzip	weich
Steuerart	vorgesteuert
Strömungsrichtung	nicht reversibel
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Produktgewicht	1.060 g
Pneumatischer Anschluss 1	G1/4
Pneumatischer Anschluss 2	G1/4
Pneumatischer Anschluss 3	G1/4