 



Tasterventil

T-5/3-1/4

Teilenummer: 4578

FESTO

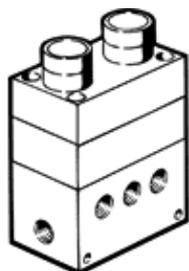

Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	5/3 geschlossen
Betätigungsart	manuell
Normalnennendurchfluss	680 l/min
Betriebsdruck Mpa	0,2 ... 1 MPa
Betriebsdruck	2 ... 10 bar
Nennweite	7 mm
Dichtprinzip	weich
Steuerart	vorgesteuert
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Produktgewicht	1.160 g
Pneumatischer Anschluss 1	G1/4
Pneumatischer Anschluss 2	G1/4
Pneumatischer Anschluss 3	G1/4