


# Axialbausatz EAMM-A-T42-80P

Teilenummer: 4623788

★ Kernprogramm

FESTO

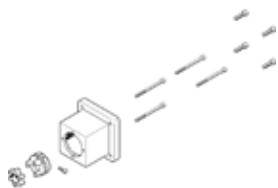

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennlänge	64,1 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	8.000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Massenträgheitsmoment	5,77 kgmm <sup>2</sup>
Übertragbares Drehmoment	10 Nm
Produktgewicht	500 g
Schnittstellencode Aktuator	T42
Schnittstellencode Motor In	80P
Werkstoffhinweis	RoHS konform