


# Parallelbausatz EAMM-U-30-V20-28A-44

Teilenummer: 4767125

★ Kernprogramm

FESTO

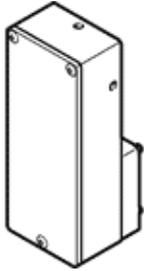

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	30
Mittenabstand	44 mm
Einbaulage	beliebig
Getriebeübersetzung	1:1
Max. Drehzahl	3.000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lagertemperatur	-20 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	0 ... 50 °C
Massenträgheitsmoment	2,11 kgmm <sup>2</sup>
Leerlaufantriebsmoment	0,015 Nm
Übertragbares Drehmoment	0,05 Nm
Produktgewicht	97 g
Schnittstellencode Aktuator	V20
Schnittstellencode Motor In	28A
Werkstoffhinweis	RoHS konform