


Parallelbausatz EAMM-U-87-T46-80P-114

Teilenummer: 4822696

★ Kernprogramm

FESTO

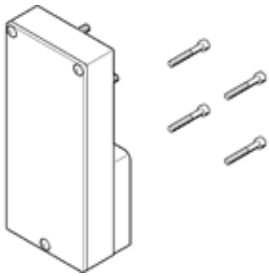

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	87
Mittenabstand	114 mm
Einbaulage	beliebig
Getriebeübersetzung	1:1
Max. Drehzahl	3.000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lagertemperatur	-20 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	0 ... 50 °C
Massenträgheitsmoment	44,4 kgmm ²
Leerlaufantriebsmoment	0,22 Nm
Übertragbares Drehmoment	3 Nm
Produktgewicht	1.140 g
Schnittstellencode Aktuator	T46
Schnittstellencode Motor In	80P 80PA 80RA
Werkstoffhinweis	RoHS konform