


# Parallelbausatz EAMM-U-45-V25-42A-63

Teilenummer: 4825645

★ Kernprogramm

FESTO

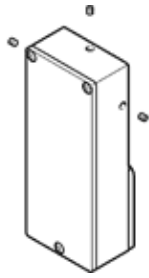

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	45
Mittenabstand	63 mm
Einbaulage	beliebig
Getriebeübersetzung	1:1
Max. Drehzahl	3.600 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lagertemperatur	-20 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	0 ... 50 °C
Massenträgheitsmoment	4,35 kgmm <sup>2</sup>
Leerlaufantriebsmoment	0,05 Nm
Übertragbares Drehmoment	0,5 Nm
Produktgewicht	247 g
Schnittstellencode Aktuator	V25
Schnittstellencode Motor In	42A
Werkstoffhinweis	RoHS konform