


Rundzylinder EG-25-25

Teilenummer: 4922

FESTO

mit Rückstellfeder.

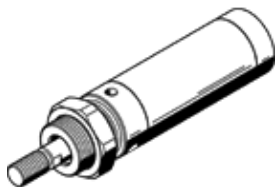

Datenblatt

Merkmal	Wert
Hub	25 mm
Kolben-Durchmesser	25 mm
Dämpfung	keine Dämpfung
Positionserkennung	ohne
Varianten	einseitige Kolbenstange
Betriebsdruck	1 ... 8 bar
Funktionsweise	einfachwirkend drückend
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Umgebungstemperatur	-20 ... 80 °C
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf	215 N
Pneumatischer Anschluss	G1/8