


# Kupplung EAMD-42-40-11-16X25

Teilenummer: 5200234

FESTO

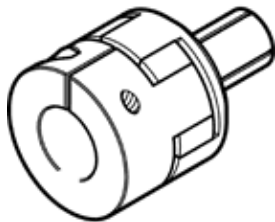

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Aufnahmedurchmesser 1	11 mm
Aufnahmedurchmesser 2	16 mm
Baugröße	42
Nennlänge	40 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	6.000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-25 ... 60 °C
Massenträgheitsmoment	39 kgmm <sup>2</sup>
Übertragbares Drehmoment	17 Nm
Produktgewicht	198 g
Werkstoffhinweis	RoHS konform