


# Kunststoffschlauch PAN-V0-10X1,25-BL-20

Teilenummer: 525468  
Auslaufprodukt

flammhemmend.

Auslauftyp. Lieferbar bis 2019. Alternativprodukt siehe Support Portal.

FESTO

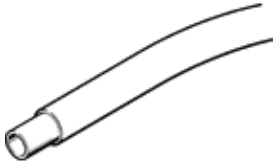

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Außen-Durchmesser	12 mm
Durchflussrelevanter Biegeradius	56 mm
Innen-Durchmesser	7,5 mm
Min. Biegeradius	34 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0,95 ... 12 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-:] Wasser gemäß Herstellererklärung unter <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a> Mineralöl
Brandprüfung Werkstoff	UL94 V-0 (Ummantelung)
Umgebungstemperatur	-30 ... 90 °C
Produktgewicht nach Länge	0,088 kg/m
Pneumatischer Anschluss	für Steckanschluss Außendurchmesser 10 mm
Farbe	blau
Shore-Härte	A 72 +/-4 D 57 +/-3
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Schlauch	Polyamid 12 PVC-P