


Anschlussblock VIGK-04-D-1-3/8

Teilenummer: 525569

FESTO

für Ventilinsel 04, hoher Durchfluss, ISO-Ventile Größe 1, (G 3/8)

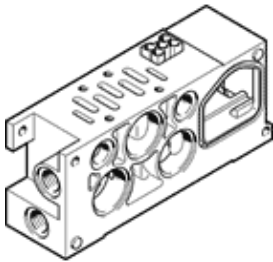

Datenblatt

Merkmal	Wert
Basierend auf Norm	ISO 5599-2
Max. Anzahl der Ventilplätze	1
Betriebsdruck	-0,9 ... 16 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Mediumstemperatur	-10 ... 60 °C
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Befestigungsart Anschlussplatte	mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 1	G1/2
Pneumatischer Anschluss 2	G3/8
Pneumatischer Anschluss 3	G1/2
Pneumatischer Anschluss 4	G3/8
Pneumatischer Anschluss 5	G1/2
Werkstoffinformation Anschlussplatte	Aluminium-Druckguss