 



Naherungsschalter SMT-8F-NS-24V-K2,5-OE

Teilenummer: 525909

FESTO

elektrisch, kontaktlos, NPN, fur Antriebe mit Sensornut 8, Montage von oben, mit Kabel.

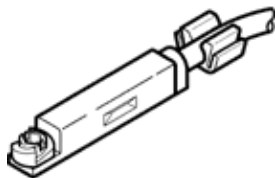

Datenblatt

Merkmale	Wert
Betriebsspannungsbereich DC	10 ... 30 V
Schaltausgang	NPN
Schaltelementfunktion	Schlieer
Kabellange	2,5 m
Elektrischer Anschluss	3-adrig Kabel
Bauform	fur T-Nut
Kurzschlussfestigkeit	ja
Verpolungsschutz	fur alle elektrischen Anschlusse
Schaltzustandsanzeige	LED gelb
Ausschaltzeit	7 ms
Einschaltzeit	$\leq 0,2$ ms
Max. Schaltleistung DC	3 W
Reststrom	0,1 mA
Spannungsfall	1,8 V
Schutzart	IP65 IP67
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	-5 ... 60 °C
Umgebungstemperatur	-20 ... 60 °C
Produktgewicht	30 g
Reproduzierbarkeit des Schaltwertes	+/- 0,1 mm
Befestigungsart	geklemmt in T-Nut
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoffinformation Gehause	PA
Werkstoffinformation Kabelmantel	PUR