

Stecker SEA-GS-HAR-4POL


Teilenummer: 525928

Auslaufprodukt

für Ventilinseln.

Auslauftyp. Lieferbar bis 2023. Alternativprodukt siehe Support Portal.

FESTO

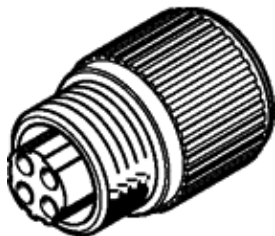

Datenblatt

Merkmal	Wert
Basierend auf Norm	EN 61076-2-101 EN 61984
Befestigungsart	mit Gewinde
Einbaulage	beliebig
Produktgewicht	11,5 g
Elektrischer Anschluss	4-polig M12x1 Stecker gerade / Schneidklemme
Betriebsspannungsbereich DC	≤ 32 V
Betriebsspannungsbereich AC	≤ 32 V
Strombelastbarkeit bei 40°C	4 A
Stoßspannungsfestigkeit	0,8 kV
Kabelverschraubung	Pg9
Zulässiger Kabeldurchmesser	4 ... 5,1 mm
Zulässiger Einzeldrahtdurchmesser	0,1 mm
Zulässiger Aderdurchmesser	1,2 ... 1,6 mm
Anschlussquerschnitt	0,25 ... 0,5 mm ²
Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur	-25 ... 85 °C
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Verschmutzungsgrad	3
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Gehäuse	Zink-Druckguss vernickelt
Zulässige Aderisolation	PVC