


Vakuumsauger ESS-100-GT-G1/4

Teilenummer: 525988

FESTO

leicht austauschbar.

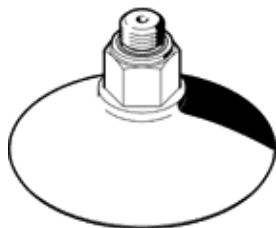

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Höhenausgleich Saugerhalter | 9 mm |
| Min. Werkstückradius R | 135 mm |
| Nennweite | 5,5 mm |
| Sauger-Durchmesser | 100 mm |
| Sauger-Volumen | 53,9 cm ³ |
| Einbaulage | beliebig |
| Konstruktiver Aufbau | rund, Glockenform |
| Saugerform | rund tief |
| Betriebsdruck | -0,95 ... 0 bar |
| Nennbetriebsdruck | -0,7 bar |
| Betriebsmedium | atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-A1-L |
| Umgebungstemperatur | -10 ... 80 °C |
| Abreißkraft bei 70 % Vakuum | 297 N |
| Haltekraft bei Nennbetriebsdruck | 375 N |
| Max. Anziehdrehmoment Befestigungsgewinde | 11 Nm |
| Querkraft bei Nennbetriebsdruck | 183 N |
| Produktgewicht | 87,5 g |
| Befestigungsart | über Vakuumananschluss |
| Vakuumananschluss | G1/4 |
| Farbe | rotbraun |
| Shore-Härte | 72 +/- 5 |
| Werkstoff Einschraubzapfen | Aluminium-Knetlegierung |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Sauger | Vulkollan® |