
 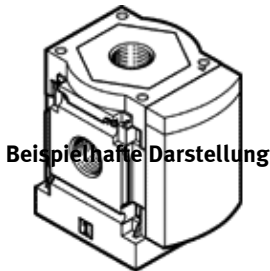


Abzweigmodul MS4N-FRM

Teilenummer: 527704

FESTO

Mit NPT-Gewinde.



Beispielhafte Darstellung

Datenblatt

Gesamtdatenblatt – Einzelwerte hängen von Ihrer Konfiguration ab.

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	Abzweigmodul
Druckanzeige	G1/4 vorbereitet G1/8 vorbereitet mit Drucksensor mit Manometer
Betriebsdruck	0 ... 14 bar
Normalnenndurchfluss in Hauptdurchflussrichtung 1->2	1.200 ... 4.600 l/min
Normalnenndurchfluss Abgang nach oben	500 ... 1.600 l/min
Normalnenndurchfluss Abgang nach unten	500 ... 1.700 l/min
Zulassung	c UL us - Recognized (OL)
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inerte Gase
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatur	-10 ... 60 °C
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Mediumstemperatur	-10 ... 60 °C
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Produktgewicht	165 g
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss