


Motorcontroller SEC-ST-48-6-P01

Teilenummer: 530069

FESTO

für Schrittmotor.

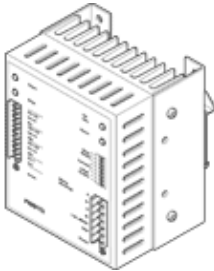

Datenblatt

Merkmal	Wert
Betriebsart Controller	Bipolar-Chopper-Driver
Betriebsmodus	Zehntelschritt, 2000 Schritt/U
einstellbare Stromabsenkung	0 oder 70 über Dip-Schalter
Schritteinstellung	über Dip-Schalter
Nennstromeinstellung	Dip-Schalter
Max.Schrittfrequenz	40 kHz
Nennstrom	1,25 ... 6 A
CE-Zeichen	nach EU-EMV-Richtlinie
Lagertemperatur	-10 ... 50 °C
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	0 ... 40 °C
Produktgewicht	610 g
Arbeitsbereich Logikeingang	12 ... 30 V
Elektrischer Anschluss	Schraubklemme
Befestigungsart	mit Hutschiene