


# Kupplung EAMC-B-15-22-5-5

Teilenummer: 530085

FESTO

für elektromechanischen Antrieb mit Schrittmotor.

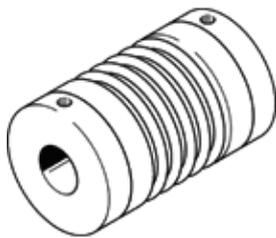

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Aufnahmedurchmesser 1	5 mm
Aufnahmedurchmesser 2	5 mm
Baugröße	15
Nennlänge	22 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	12.000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-25 ... 60 °C
Massenträgheitsmoment	0,13 kgmm <sup>2</sup>
Übertragbares Drehmoment	1 Nm
Produktgewicht	6 g
Werkstoffhinweis	RoHS konform