


Kupplungsdose KD4-N-9

Teilenummer: 531641

FESTO

selbststellend.

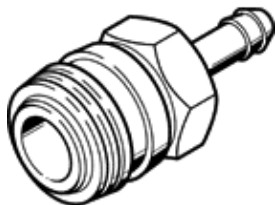

Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	7,4 mm
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,95 ... 12 bar
Normalnenndurchfluss	1.008 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Produktgewicht	57 g
Pneumatischer Anschluss 1	N-9
Werkstoffhinweis	RoHS konform