


Kupplungsstecker KS4-1/4-I

Teilenummer: 531678

FESTO

für selbstabstellende Schlauchkupplung.

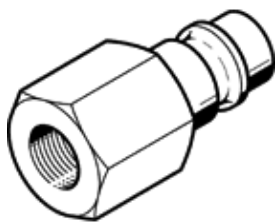

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|---------------------------------------|
| Nennweite | 7,85 mm |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich | -0,95 ... 12 bar |
| Normalnenndurchfluss | 1.130 l/min |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Umgebungstemperatur | -10 ... 60 °C |
| Nenn-Anziehdrehmoment | 9,5 Nm |
| Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment | ± 15 % |
| Produktgewicht | 31 g |
| Pneumatischer Anschluss 1 | Innengewinde G1/4 |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |