


# Kupplungsdose KD4-1/4-A-R

Teilenummer: 531694

FESTO

selbststellend mit Rückschlagventil.

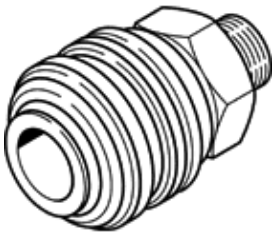

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	8 mm
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,95 ... 12 bar
Normalnenndurchfluss	765 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 ... 80 °C
Nenn-Anziehdrehmoment	9,5 Nm
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment	± 15 %
Produktgewicht	58 g
Pneumatischer Anschluss 1	Außengewinde G1/4
Werkstoffhinweis	RoHS konform