 



# Druckaufbauventil MS4N-DE-1/4-V230-Z

Teilenummer: 532009

FESTO

elektrisch, für langsamen Druckaufbau, Durchflussrichtung von rechts nach links.

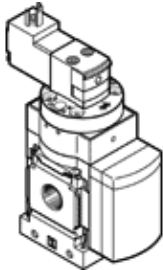

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Abluftfunktion	drosselbar
Betätigungsart	elektrisch
Einbaulage	beliebig
Handhilfsbetätigung	rastend tastend
Konstruktiver Aufbau	Kolben-Sitz
Rückstellart	mechanische Feder
Steuerart	vorgesteuert
Steuerluftversorgung	extern
Strömungsrichtung	nicht reversibel
Ventilfunktion	2/2
Schaltstellungsanzeige	mit Zubehör
Betriebsdruck	4 ... 14 bar
b-Wert	0,45
C-Wert	9,6 l/sbar
Normalnenndurchfluss	2.000 l/min
Spulenkennwerte	230V AC
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2
Mediumtemperatur	-10 ... 60 °C
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Produktgewicht	263 g
Elektrischer Anschluss	Form C
Befestigungsart	mit Zubehör wahlweise: Leitungseinbau
Pneumatischer Anschluss 1	NPT1/4-18
Pneumatischer Anschluss 2	NPT1/4-18
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoffinformation Dichtungen	NBR
Werkstoffinformation Gehäuse	Aluminium-Druckguss