


Motorflansch EAMF-A-64A/B-87A

Teilenummer: 533140

FESTO

für elektromechanischen Antrieb mit Schrittmotor.

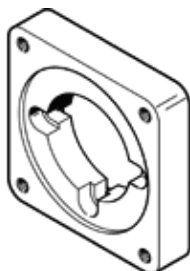

Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Produktgewicht	275 g
Schnittstellencode Motor In	87A
Schnittstellencode Kupplungsgehäuse	64A 64B
Werkstoffhinweis	RoHS konform