


# Steckverschraubung QB-1/8-3/16-U

Teilenummer: 533272

FESTO

Außengewinde mit Außensechskant.

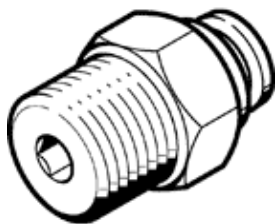

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	Standard
Nennweite	0,126 "
Dichtungsart am Einschraubzapfen	Beschichtung
Einbaulage	beliebig
Bauform	Gerade Form
Gebindegröße	10
Konstruktiver Aufbau	Push-Pull-Prinzip
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	0,095 ... 1 MPa 0,95 ... 10 bar 13,775 ... 145 psi
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Umgebungstemperatur	0 ... 60 °C
Max. Anziehdrehmoment	5,163 ft-lbf
Produktgewicht	0,522 oz
Befestigungsart	Außensechskant 7/16 Innensechskant 1/8
Pneumatischer Anschluss 1	Außengewinde 1/8 NPT
Pneumatischer Anschluss 2	für Schlauch Außendurchmesser 3/16"
Umgebungstemperatur Fahrenheit	32 ... 140 °F
Farbe Lösering	grau
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	Messing vernickelt
Werkstoff Gewindedichtung	PTFE
Werkstoff Lösering	POM
Werkstoff Schlauchdichtung	NBR
Werkstoff Schlauchklemmsegment	hochlegierter Stahl rostfrei