


Steckverschraubung QS-F-G1/8-4H

Teilenummer: 533878

FESTO

mit Stechhülse.

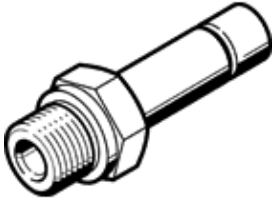

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|---------------------------------------|
| Baugröße | Standard |
| Nennweite | 2 mm |
| Dichtungsart am Einschraubzapfen | Dichtring |
| Konstruktiver Aufbau | Push-Pull-Prinzip |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich | -0,95 ... 16 bar |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 3 |
| Lebensmittelunbedenklichkeit | gemäß Herstellererklärung |
| Umgebungstemperatur | 0 ... 150 °C |
| Zulassung | Germanischer Lloyd |
| Max. Anziehdrehmoment | 10 Nm |
| Produktgewicht | 8,3 g |
| Pneumatischer Anschluss 1 | G1/8 |
| Pneumatischer Anschluss 2 | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoffinformation Gehäuse | Messing verchromt und vernickelt |
| Werkstoffinformation Gewindedichtung | FPM |
| Werkstoffinformation Schlauchdichtung | FPM |