 



Schalldämpfer U-1/8-50

Teilenummer: 534222

FESTO

zur Geräuschminderung und Vermeidung von Verschmutzung an
Entlüftungsanschlüssen von Pneumatikkomponenten.

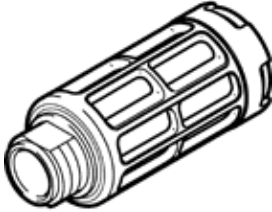

Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Gebindegröße	50
Betriebsdruck Mpa	0 ... 1 MPa
Betriebsdruck	0 ... 10 bar
Durchfluss gegen Atmosphäre	2.000 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:::]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Schalldruckpegel	74 dB(A)
Umgebungstemperatur	-10 ... 70 °C
Produktgewicht	2,3 g
Pneumatischer Anschluss	G1/8
Werkstoff Dämpfereinsatz	PE
Werkstoffhinweis	RoHS konform