


# Schalldämpfer U-1/2-20

Teilenummer: 534225

FESTO

zur Geräuschminderung und Vermeidung von Verschmutzung an  
Entlüftungsanschlüssen von Pneumatikkomponenten.

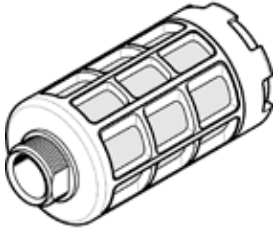

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Gebindegröße	20
Betriebsdruck Mpa	0 ... 1 MPa
Betriebsdruck	0 ... 10 bar
Durchfluss gegen Atmosphäre	10.300 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:::]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Schalldruckpegel	82 dB(A)
Umgebungstemperatur	-10 ... 70 °C
Produktgewicht	58,2 g
Pneumatischer Anschluss	G1/2
Werkstoff Dämpfereinsatz	PE
Werkstoffhinweis	RoHS konform