


Kugelhahn

VAPB-1-F-63-F0405-CR

Teilenummer: 534315

FESTO

korrosions- und säurebeständig.

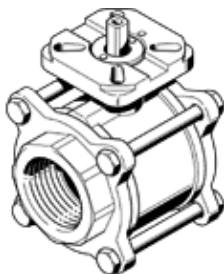

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|---|
| Konstruktiver Aufbau | 2-Wege-Kugelhahn |
| Betätigungsart | mechanisch |
| Dichtprinzip | weich |
| Befestigungsart | Leitungseinbau |
| Anschluss Armatur | Rp1 |
| Flanschbohrbild | F04 F05 |
| Innen-Durchmesser | 25 mm |
| Nennweite DN | 25 |
| Nenndruck Armatur | 63 |
| Betätigungsmoment | 17 Nm |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-::-] Inerte Gase Wasser neutrale Flüssigkeiten |
| Mediumstemperatur | -10 ... 180 °C |
| Durchfluss Kv | 72 m ³ /h |
| Werkstoffinformation Gehäuse | hochlegierter Stahl rostfrei |
| Werkstoffnummer Gehäuse | 1.4408 |
| Werkstoffinformation Dichtungen | FPM PTFE |
| Werkstoffinformation Kugel | hochlegierter Stahl rostfrei |
| Werkstoffnummer Kugel | 1.4401 |
| Werkstoffinformation Welle | hochlegierter Stahl rostfrei |
| Werkstoffnummer Welle | 1.4401 |
| Produktgewicht | 1.200 g |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach EU-Druckgeräte-Richtlinie |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 3 |