


Kugelhahn

VAPB-2 1/2-F-63-F0710-CR

Teilenummer: 534319

FESTO

korrosions- und säurebeständig.

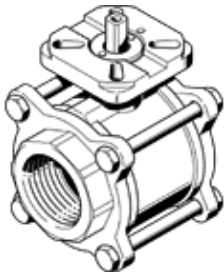

Datenblatt

Merkmal	Wert
Konstruktiver Aufbau	2-Wege-Kugelhahn
Betätigungsart	mechanisch
Dichtprinzip	weich
Befestigungsart	Leitungseinbau
Anschluss Armatur	Rp2 1/2
Flanschbohrbild	F07 F10
Innen-Durchmesser	65 mm
Nennweite DN	65
Nenndruck Armatur	63
Betätigungsmoment	69 Nm
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-::-] Inerte Gase Wasser neutrale Flüssigkeiten
Mediumstemperatur	-10 ... 180 °C
Durchfluss Kv	507 m ³ /h
Werkstoffinformation Gehäuse	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoffnummer Gehäuse	1.4408
Werkstoffinformation Dichtungen	FPM PTFE
Werkstoffinformation Kugel	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoffnummer Kugel	1.4401
Werkstoffinformation Welle	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoffnummer Welle	1.4401
Produktgewicht	9.200 g
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Druckgeräte-Richtlinie
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	3