


# Endtasteranbau DAPZ-SB-I-30DC-DSAM-RO

Teilenummer: 534473

FESTO

für Schwenkantriebe mit Montageschnittstelle nach VDI/VDE 3845.  
Passend für alle Schwenkantriebe DAPS und nur für DRD/DRE mit den  
Größen 4 bis 225. Für Schwenkantriebe DRD/DRE mit den Größen 1 bis  
2 bzw. 375 bis 880 ist die Montage nur mit Adapter DAPZ-SBZ-... möglich.

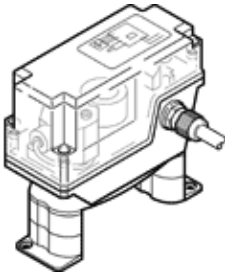

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Basierend auf Norm	EN 60947-5-6 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Bauform	eckig
Einbaulage	beliebig
Kurzschlussfestigkeit	ja
Feldbus-Schnittstelle	AS-Interface: Flachkabel-Stecker
Schaltelementfunktion	Öffner
Verpolungsschutz	für alle elektrischen Anschlüsse
Messprinzip	induktiv
Schaltstellungsanzeige	nein
Isolationsspannung	50 V
Nennbetriebsspannung DC	30 V
Stoßspannungsfestigkeit	0,8 kV
Verschmutzungsgrad	3
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-25 ... 85 °C
Hinweis Feldbus-Schnittstelle	AS-Interface
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoffinformation Dichtungen	EPDM
Werkstoffinformation Gehäusedeckel	PC
Werkstoffinformation Gehäusesockel	PA
Werkstoffinformation Konsole	PA