


Stecker FBS-RJ45-8-GS

Teilenummer: 534494

FESTO

für Funktionsmodul CPX-FEC-...

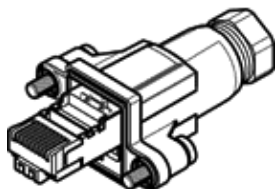

Datenblatt

Merkmal	Wert
Breite	33 mm
Höhe	41 mm
Länge	20 mm
Produktgewicht	15 g
Spezifikation Ethernetkabel	Typ: CAT.5 Einzeladerdurchmesser: 0,89 - 0,99 mm AWG 24-26 feindrähtig
Schutz gegen direktes und indirektes Berühren	Funktionskleinspannung mit sicherer Trennung (PELV)
Zulässiger Kabeldurchmesser	4 ... 5,4 mm
Schutzart	IP65 IP67 nach IEC 60529
Umgebungstemperatur	-5 ... 60 °C
Lagertemperatur	-20 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 90 % nicht kondensierend
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Werkstoff Gehäuse	PA-verstärkt
Werkstoff Schrauben	Stahl
Werkstoff Dichtungen	NBR