


# Druckaufbauventil MS12-DL

Teilenummer: 535033

FESTO

Für Batteriemontage, mit G-Gewinde.

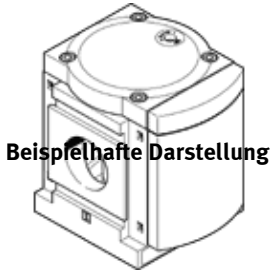

## Datenblatt

Gesamtdatenblatt – Einzelwerte hängen von Ihrer Konfiguration ab.

| Merkmal                            | Wert  |
|------------------------------------|---|
| Abluftfunktion                     | drosselbar                                  |
| Betätigungsart                     | pneumatisch                                 |
| Einbaulage                         | beliebig                                    |
| Handhilfsbetätigung                | keine                                       |
| Konstruktiver Aufbau               | Kolben-Sitz                                 |
| Rückstellart                       | mechanische Feder                           |
| Steuerart                          | direkt                                      |
| Steuerluftversorgung               | intern                                      |
| Strömungsrichtung                  | nicht reversibel                            |
| Ventilfunktion                     | 2/2   |
| Betriebsdruck                      | 2 ... 20 bar                                |
| Normalnennendurchfluss             | 25.000 ... 42.000 l/min                     |
| Betriebsmedium                     | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]      |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung          |
| LABS-Konformität                   | VDMA24364-B1/B2-L                           |
| Mediumstemperatur                  | -10 ... 60 °C                               |
| Umgebungstemperatur                | -10 ... 60 °C                               |
| Produktgewicht                     | 3.600 g                                     |
| Befestigungsart                    | Leitungseinbau<br>mit Zubehör<br>wahlweise: |
| Werkstoff Dichtungen               | NBR   |
| Werkstoff Gehäuse                  | Aluminium-Druckguss                         |