


Achsinterface SPC-AIF-INC

Teilenummer: 537320

FESTO

für die Anschaltung eines magnetisch inkrementalen Wegmesssystems.

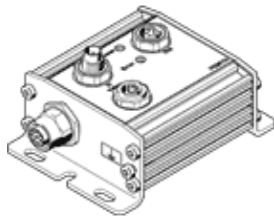

Datenblatt

Merkmal	Wert
Max. Stromaufnahme Proportionalventil	1,1 A
Typische Stromaufnahme Achsinterface	60 mA
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie
Dauerschockfestigkeit nach DIN/IEC 68 Teil 2-82	geprüft nach Schärfegrad 2
Schutzart	IP65 nach IEC 60529
Schwingfestigkeit nach DIN/IEC 68 Teil 2-6	geprüft nach Schärfegrad 2
Umgebungstemperatur	0 ... 50 °C
Produktgewicht	240 g
Elektrischer Anschluss Proportionalventil	Dose runde Bauform M9 7-polig
Elektrischer Anschluss Wegmesssystem	8-polig Dose M12 runde Bauform
Elektrischer Anschluss AIF IN	Stecker runde Bauform M9 5-polig
Elektrischer Anschluss AIF OUT	Dose runde Bauform M9 5-polig