


# Anschlussleitung NEBV-S1G25-K-10-N-LE15

Teilenummer: 538224

FESTO

für Multipolanschluss an Ventilinsel VTUB, mit Sub-D Stecker, 15-polig.

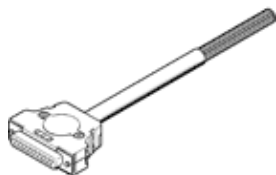

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Befestigungsart	4-40 UNC-2B
Produktgewicht	1.270 g
Elektrischer Anschluss 1	Dose Sub-D, 25-polig
Elektrischer Anschluss 2	offenes Ende, 15-adrig
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Kabellänge	10 m
Leitungseigenschaft	Standard
Min. Kabel-Biegeradius	90 mm
Kabeldurchmesser	9 mm
Kabelaufbau	15x0,34
Schutzart	IP65 IP67 in montiertem Zustand
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	-5 ... 50 °C
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-RoHS-RL
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach UK RoHS Vorschriften
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Kabelmantel	PVC
Werkstoff Gehäuse	PBT
Werkstoff Überwurfmutter	PA
Werkstoff Dichtungen	TPE-O