 



# Feststelleinheit KEC-25-S

Teilenummer: 538244

FESTO

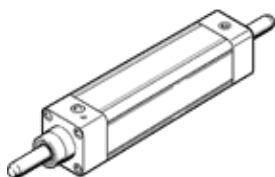

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Klemmart mit Wirkrichtung	beidseitig Klemmung durch Feder, lösen durch Druckluft
Sicherheitsfunktion	Halten einer Linearbewegung
Performance Level (PL)	Kat. 1, PLc
Betriebsdruck	3,8 ... 8 bar
Max. zulässiger Prüfdruck	10 bar
Min. Lösedruck	3,8 bar
zu klemmendes Rundmaterial	25 mm
Zulassung	IFA
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Maschinen-Richtlinie
Zertifikat ausstellende Stelle	IFA 0404021
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Statische Haltekraft	8.000 N
Produktgewicht	15.600 g
Befestigungsart	mit Innengewinde mit Zubehör
Löseanschluss Klemmeinheit	G3/8
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR TPE-U(PU)
Werkstoff Feder	hochlegierter Stahl
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Klemmbacken	Werkzeugstahl
Werkstoff Kolben	Aluminium-Knetlegierung