


Ventilinsel CPA-SC-FB-VI

Teilenummer: 538509
Auslaufprodukt

FESTO

mit Feldbusanschluss.

Auslauftyp. Lieferbar bis 2014. Alternativprodukt siehe Support Portal.

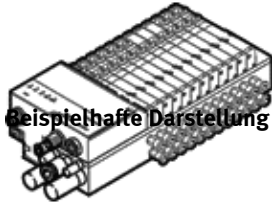

Beispielhafte Darstellung

Datenblatt

Gesamtdatenblatt – Einzelwerte hängen von Ihrer Konfiguration ab.

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	2x2/2 offen/geschlossen monostabil 2x3/2 geschlossen monostabil 2x3/2 offen monostabil 3/2 geschlossen monostabil 5/2 bistabil 5/2 monostabil 5/3 belüftet 5/3 entlüftet 5/3 geschlossen
Ventilgröße	10 mm
Max. Normalnennendurchfluss	180 l/min bei 10 mm
Betriebsdruck	-0,9 ... 10 bar
Elektrische Ansteuerung	Feldbus
Max. Anzahl der Ventilplätze	24
Max. Anzahl der Druckzonen	2
Elektrisches E/A-System	ja
Umgebungstemperatur	-5 ... 50 °C
Baubreite	10 mm
Schutzart	IP40
Zulassung	c UL us - Recognized (OL)
Nennweite	2,5 mm
Abluftfunktion	nicht drosselbar
Betätigungsart	elektrisch
Inseltyp	82
Konstruktiver Aufbau	Kolben-Schieber
Steuerluftversorgung	extern intern
Ventilinselaufbau	Festraster
Schaltstellungsanzeige	LED
Steuerdruck	3 ... 8 bar
Vakuumtauglichkeit	ja
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Zulässige Spannungsschwankungen	+/- 10 %
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1
Mediumtemperatur	-5 ... 50 °C
Steuermedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]