


Kondensatablass

PWEA-AC-7A

Teilenummer: 538680

FESTO

für externen Anbau, mit unabhängiger elektrischer Steuerung.

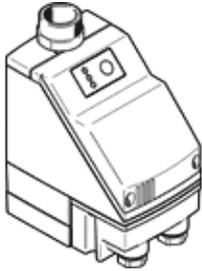

Datenblatt

Merkmal	Wert
Betätigungsart	elektrisch
Einbaulage	senkrecht +/- 5°
Handhilfsbetätigung	tastend
Kondensatablass	vollautomatisch
Konstruktiver Aufbau	extern elektrisch vollautomatisch
Messgröße	Füllstand
Ventilfunktion	3/2 geschlossen monostabil
Bedienelemente	Folientastatur mit Testtaste
Betriebsbereitschaftsanzeige	LED
Schaltzustandsanzeige	LED
Betriebsdruck	0,8 ... 16 bar
Alarmausgang	kontaktbehaftet
Nennbetriebsspannung AC	230 V
Nennleistung Kondensatablass	2 VA
Netzfrequenz	50 ... 60 Hz
Zulassung	C-Tick
KC-Zeichen	KC-EMV
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach UK Vorschriften für elektrische Betriebsmittel nach UK Vorschriften für EMV nach UK RoHS Vorschriften
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-::-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatur	-10 ... 60 °C
Mediumstemperatur	1 ... 60 °C
Schutzart	IP65 nach IEC 60529
Schutzklasse	III
Umgebungstemperatur	1 ... 60 °C
Produktgewicht	700 g
Elektrischer Anschluss	Schraubklemme
Befestigungsart	Leitungseinbau
Anschluss Kondensatableitung	PK-8
Pneumatischer Anschluss	G1/2
Werkstoff Kondensatbehälter	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	Kunststoff