 



Steuerleitung KES-MC-1-SUB-15-2,5

Teilenummer: 538919
Auslaufprodukt

FESTO

für I/O-Ankopplung zum Anschluss an beliebige Steuerung.
Auslauftyp. Lieferbar bis 2020. Alternativprodukt siehe Support Portal.

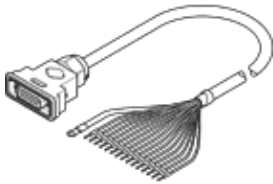

Datenblatt

Merkmal	Wert
Leitungsbezeichnung	ohne Schildträger
Elektrischer Anschluss 1, Funktion	Feldgeräteseite
Elektrischer Anschluss 1, Bauform	eckig
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart	Dose
Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang	Gerade
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik	Sub-D
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern	15
Elektrischer Anschluss 1, belegte Pole/Adern	15
Elektrischer Anschluss 2, Funktion	Steuerungsseite
Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart	Kabel
Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik	offenes Ende
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole/Adern	18
Elektrischer Anschluss 2, belegte Pole/Adern	15
Betriebsspannungsbereich DC	0 ... 24 V
Kabellänge	2,5 m
Leitungseigenschaft	schleppkettentauglich
Biegeradius, feste Kabelverlegung	≥ 40 mm
Biegeradius, bewegliche Kabelverlegung	≥ 75 mm
Kabeldurchmesser	10 mm
Kabelaufbau	18x0,34 geschirmt
Leiter-Nennquerschnitt	0,34 mm ²
Aderenden	Aderendhülse
Schutzart	IP54
Hinweis zur Schutzart	in montiertem Zustand
Umgebungstemperatur	0 ... 40 °C
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung